

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122

Bockrolle, Gabel aus Stahlblech, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus schwarzem Vollgummi, Gleitlager, mit Fadenschutz



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

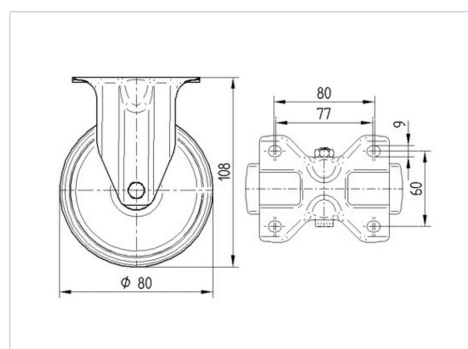


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	35 mm
Rollenbreite	85 mm
Plattenabmessung	103 x 85 mm
Plattenlochabstand	80/77 x 60 mm
Plattenloch	9 mm
Bauhöhe	108 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.494 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 39
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ○ ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ALPHA

3478UVH080P62

EAN 4031582307122



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

