

ZETA

4680ITP200P63 Flat

EAN 4031582010640

回転キャスター、ハウジング：超硬プレススチール、亜鉛イエ
ロープレート、回転ボールベアリング、プレートによる取付け。
ホイールセンター：アルミニウム
タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	96 mm
プレートサイズ	137 x 105 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
オフセット	55 mm
旋回径	310 mm
取付高	240 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	3.554 kg
旋回半径	155 mm
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

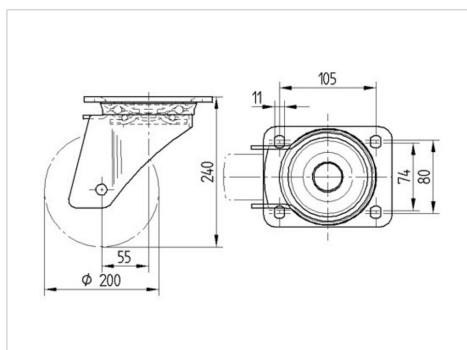

Structure & Mounting



ZETA

4680ITP200P63 Flat

EAN 4031582010640



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

