

ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020

Lenkrolle mit Richtungsfeststeller, Gehäuse aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem zweifachem Kugelkranz, verstärkt durch gehärtete Lagerschalen, Rückenbolzen vernietet, Staubschutz mit integriertem Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Gleitlager

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

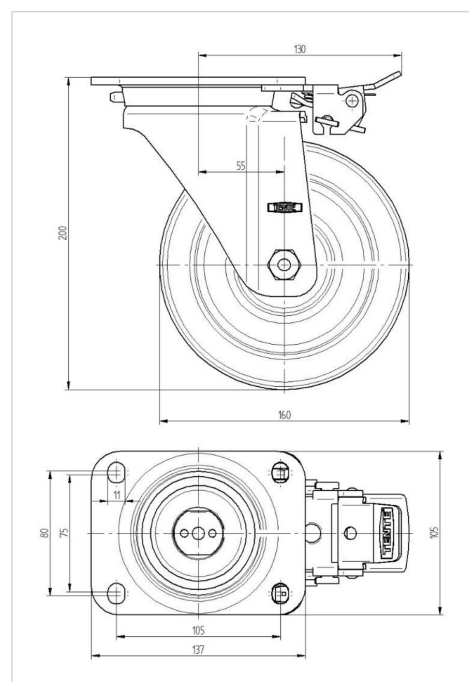


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	50 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochatstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	230 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	3.064 kg
Härte der Laufläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1600 kg


Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

Aufbau & Befestigung

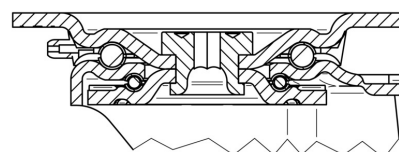

ZETA

4681TOO160P63

EAN 4031582308020



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

