

ZETA

4687IEP200P63

EAN 4031582308136

トータルロック回転キャスター，ハウジング：超硬プレススチール、亜鉛イエロープレート、回転ボールベアリング、プレートによる取付け。ホイールセンター：アルミニウム
 タイヤ：黒色、ゴムタイヤ、バルカナイズ、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

| | |
|---------|----------------|
| ホイール径 | 200 mm |
| ホイール幅 | 50 mm |
| キャスターの幅 | 96 mm |
| プレートサイズ | 137 x 105 mm |
| プレート穴位置 | 105 x 80/75 mm |
| プレート穴径 | 11 mm |
| 取付台座直径 | 96 mm |
| オフセット | 55 mm |
| 旋回径 | 322 mm |
| 取付高 | 240 mm |
| 耐熱温度 | - 20 / + 85 摂氏 |
| 規格 | EN 12532 |
| 重さ | 4.203 kg |
| 旋回半径 | 161 mm |
| タイヤの硬さ | shore A 67 |
| 耐荷重 | 450 kg |
| 静荷重 | 900 kg |


Advantages at a glance

| | |
|-------|-----------|
| 回転抵抗 | ● ● ● ○ ○ |
| 動作ノイズ | ● ● ● ○ ○ |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| さび止め | ● ● ● ○ ○ |

Dimensions

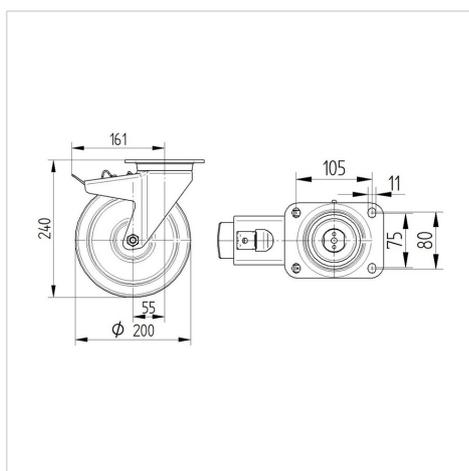

Structure & Mounting

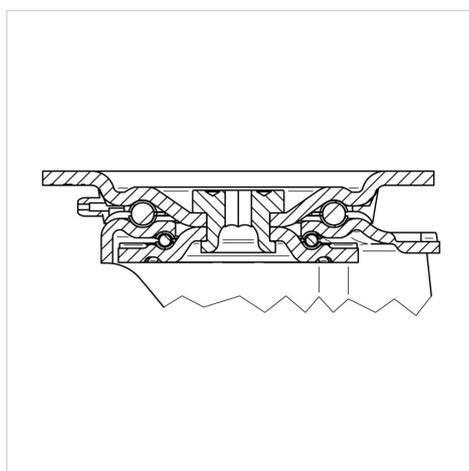

ZETA

4687IEP200P63

EAN 4031582308136



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

