

ZETA

4687UOO200P63 WT46

EAN 4031582308204

Rueda giratoria con freno total, trasero, Soporte de chapa de acero reforzado, muy pesada, cromatizado amarillo, rodamiento giratorio de dos hileras de bolas, con el rodamiento reforzado y protegido, cabeza giratoria remachada, eje de rueda atornillado, pletina de fijación. Núcleo de rueda de poliamida, buje liso

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



La foto puede diferir del producto original


Datos técnicos

Diámetro de la rueda	200 mm
Ancho de la rueda	46 mm
Medida de pletina	137 x 105 mm
Distancia de agujeros	105 x 80/75 mm
Diámetro de agujero	11 mm
Desplazamiento	55 mm
Interferencia de giro	322 mm
Altura total	240 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso de la rueda	3.083 kg
Radio giratorio	161 mm
Dureza del bandaje	Shore D 75
Capacidad de carga	600 kg
Capacidad de carga estática	1200 kg


Ventajas en un vistazo

Resistencia a la rodadura	● ● ● ○ ○
Ruido de movimiento	● ○ ○ ○ ○
Desgaste	● ● ● ● ●
Protección contra el óxido	● ● ● ○ ○

Dimensiones

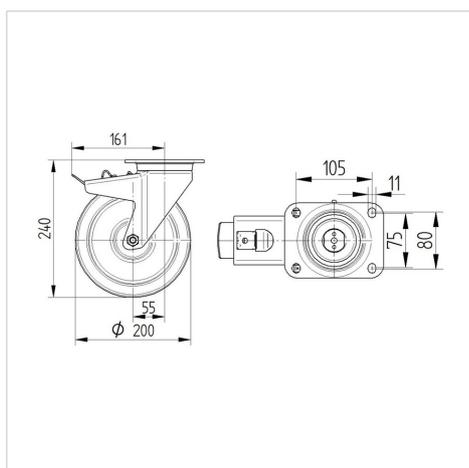

Estructura y montaje

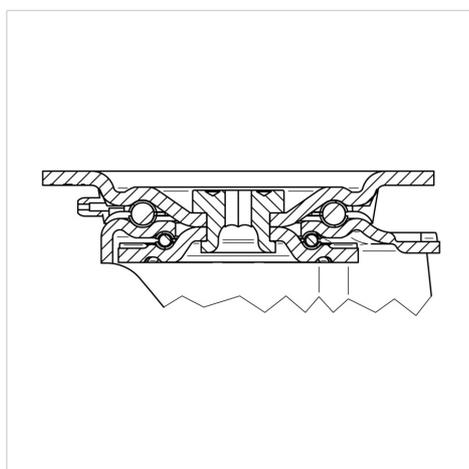

ZETA

4687UOO200P63 WT46

EAN 4031582308204



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Estructura y montaje

