

# ZETA

## 4687UOO200P63 WT46

EAN 4031582308204

Ruota girevole con freno a doppia azione, posteriore, Supporto in lamiera d'acciaio extra pesante, rinforzata, finitura zincata, girevole su doppio giro di sfere protetto e rinforzato con ralle temperate, perno centrale rivettato, anello parapolvere con ingrassatore integrato, asse ruota con vite e dado, attacco a piastra. Ruota in poliammide, mozzo a foro passante

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale


### Informazioni Tecniche

Diametro ruota	200 mm
Larghezza della ruota	46 mm
Dimensione della piastra	137 x 105 mm
Interasse fori piastra	105 x 80/75 mm
Diametro fori piastra	11 mm
Disassamento	55 mm
Ingombro piroettamento	322 mm
Altezza utile	240 mm
Temperatura	- 40 / + 80 °C
Norma	EN 12532
Peso	3.083 kg
Raggio ingombro piroettamento	161 mm
Durezza della fascia	Shore D 75
Portata	600 kg
Portata statica	1200 kg


### Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ○ ○ ○ ○
Abrasion	● ● ● ● ●
Protezione dalla corrosione	● ● ● ○ ○

### Dimensioni

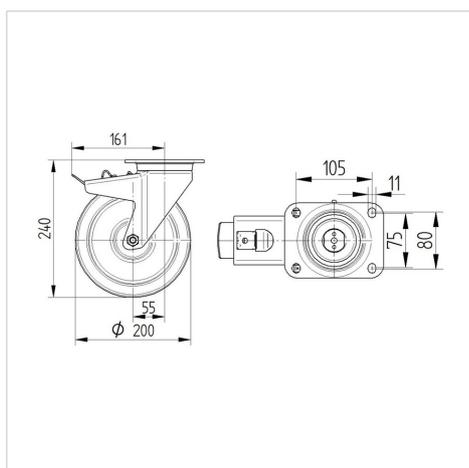

### Struttura e montaggio

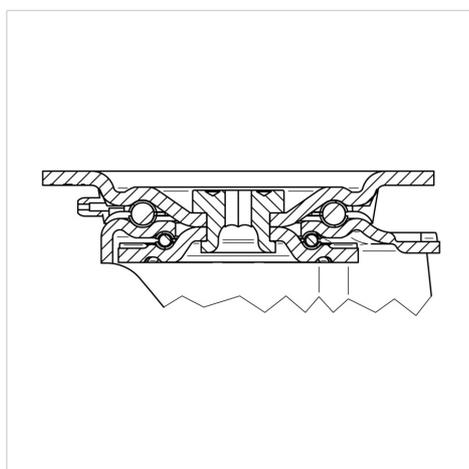

# ZETA

4687UOO200P63 WT46

EAN 4031582308204



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Struttura e montaggio

