

ZETA

4687U00200P63 WT46

EAN 4031582308204

Поворотний ролик із загальним фіксатором, хвостова частина ролику, корпус з дуже важкої штампованої сталі, армований, покритий блискучим цинком, пофарбований блакитним кольором, ущільнений шарнірний подвійний шарикопідшипник, армовані та термічно оброблені кришки кульок, заклепаний шворінь, кільце для видалення бруду з вбудованим змащувальним ніпелем, вісь колеса з гайкою, кріплення пластини. Центр колеса із поліаміду, простий підшипник ковзання

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


Технічні характеристики

Діаметр колеса	200 MM
Ширина колеса	46 MM
розмір пластини	137 x 105 MM
Центри отворів диску	105 x 80/75 MM
Отвір диску	11 MM
зсув	55 MM
Зчеплення шарніру	322 MM
Загальна висота	240 MM
Температура	- 40 / + 80 °C
Стандарт	EN 12532
Вага	3.083 кг
радіус повороту	161 MM
Міцність покриття	Міцність за Шором D 75
Вантажопідйомність	600 кг
допустиме навантаження (статичне)	1200 кг


Advantages at a glance

Характеристики обертання	● ● ● ○ ○
Шум при переміщенні	● ○ ○ ○ ○
Тертя	● ● ● ● ●
Стійкий до корозії	● ● ● ○ ○

Dimensions

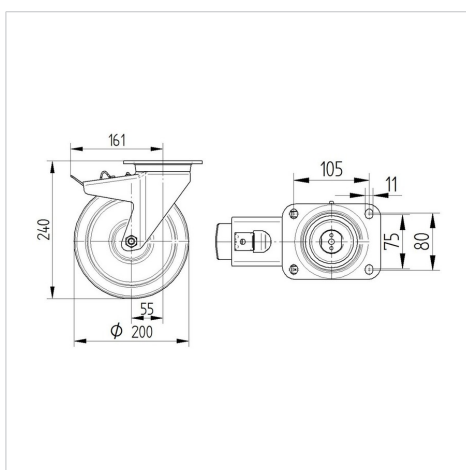

Structure & Mounting

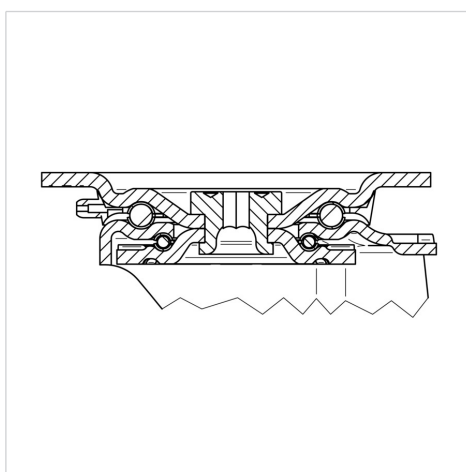

ZETA

4687U00200P63 WT46

EAN 4031582308204



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

