

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259

固定キャスター，フォーク：重プレススチール、強化、黄色亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸，プレートによる取付け．

ホイールセンター：アルミニウム

タイヤ：黒色、ゴムタイヤ、バルカナイズ、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	117 mm
プレートサイズ	137 x 117 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付高	164 mm
耐熱温度	- 20 / + 85 摂氏
規格	EN 12532
重さ	1.87 kg
タイヤの硬さ	shore A 67
耐荷重	300 kg
静荷重	600 kg

Dimensions

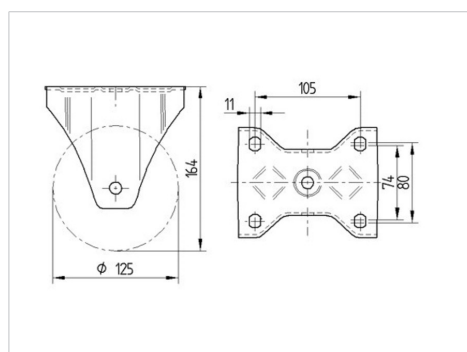

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

ZETA

4688IEP125P63

EAN 4031582308259



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

