

ZETA

4688ITP200P63 Flat

EAN 4031582030525

固定キャスター、フォーク：重プレススチール、強化、黄色亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸、プレートによる取付け。
 ホイールセンター：アルミニウム
 タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	117 mm
プレートサイズ	137 x 117 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付高	240 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12532
重さ	2.644 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	800 kg
静荷重	1600 kg

Dimensions

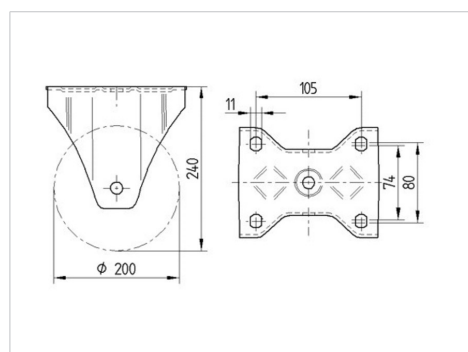

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ○
さび止め	● ● ● ○ ○

ZETA

4688ITP200P63 Flat

EAN 4031582030525



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

