

ZETA

4688ITP250P63 Flat

EAN 4031582030532

Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

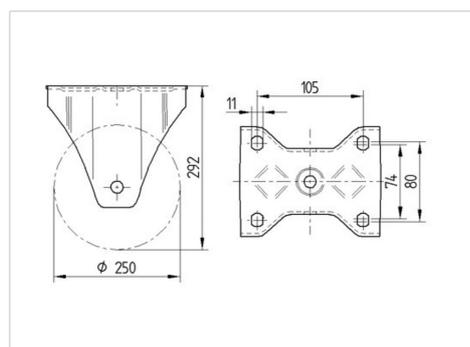


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Radbreite	55 mm
Rollenbreite	117 mm
Plattenabmessung	137 x 117 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	290 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	3.747 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1600 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ZETA

4688ITP250P63 Flat

EAN 4031582030532



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

