

ZETA

4688TOP160P63

EAN 4031582308327

Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

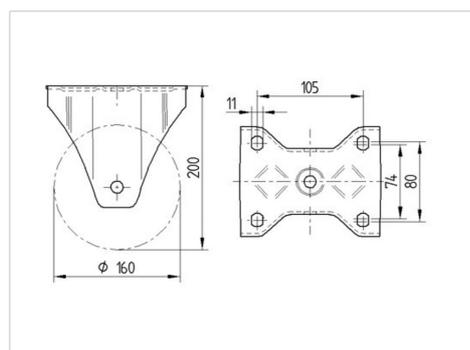


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	117 mm
Plattenabmessung	137 x 117 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.191 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1600 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

ZETA

4688TOP160P63

EAN 4031582308327



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

