

# ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365

Bockrolle, Gabel aus schwerem Stahlblech, verstärkt, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

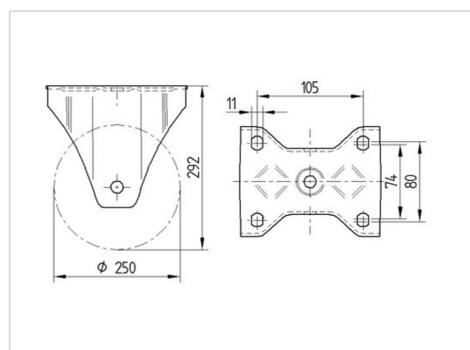


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Radbreite	50 mm
Plattenabmessung	137 x 117 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	290 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.5 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	800 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1600 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# ZETA

4688UOO250P63

EAN 4031582308365



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

