

## 5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Räder aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Fadenschutz, alle Metallteile glanzverzinkt, gelbdickschichtpassiviert, Zapfenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus Polyurethan, Präzisionskugellager  
Hinweis: Diese Rollen sind optional auch mit grauem Kipphebel lieferbar.



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

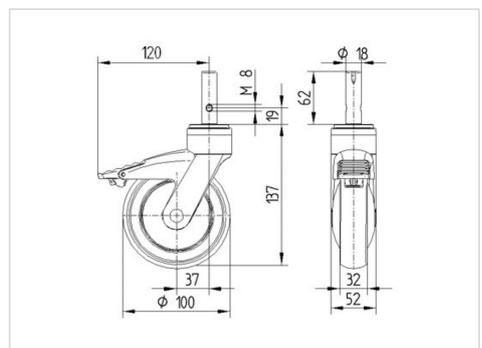


Abbildung kann vom Original abweichen


### Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Zapfen-Ø	18 mm
Zapfenlänge	62 mm
Ausladung	37 mm
Störkreis-Ø	240 mm
Bauhöhe	137 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.61 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

### Abmessungen



### Aufbau & Befestigung

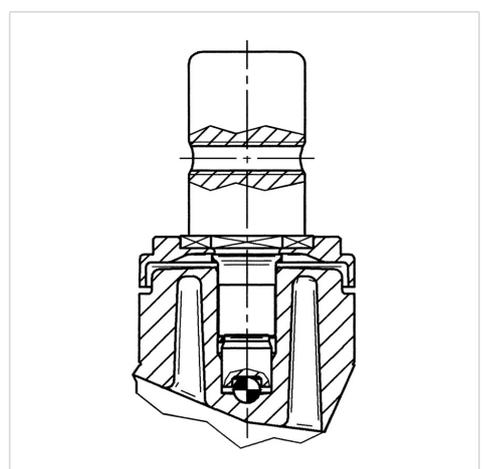

### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○

5327UAP100R05-18x62

EAN 4031582367539



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

**Aufbau & Befestigung**

---

