



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## 5328PJP100P50

EAN 4031582030549

Bockrolle, Gabel und Räder aus hochwertigem Kunststoff, mit integriertem Fadenschutz, alle Metallteile glanzverzinkt, gelbdickschichtpassiviert, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Präzisionskugellager, mit Fadenschutz

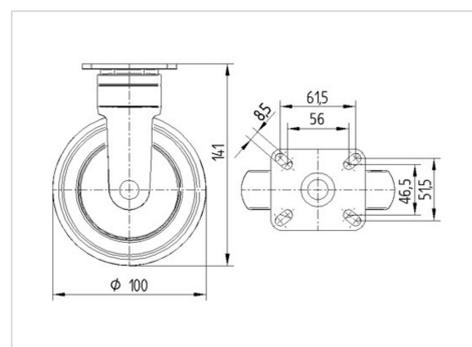


Abbildung kann vom Original abweichen

### Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Rollenbreite	52 mm
Plattenabmessung	77 x 67 mm
Plattenlochabstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch	8,5 mm
Dom-Ø	52 mm
Bauhöhe	141 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 40 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.504 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	100 kg
Tragfähigkeit (statisch)	200 kg

### Abmessungen



### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

# 5328PJP100P50

EAN 4031582030549

## Aufbau & Befestigung

