

5328PJP100P50

EAN 4031582030549

固定キャスター，フォークとホイール：スレッドガード付装着の
高品質の合成物質，全ての金属パーツは黄色不動させています。
プレートによる取付け。

ホイールセンター：ポリプロピレン

タイヤ：テンテプレーン(可塑性ゴム)、ノンマーキング加工、ス
レッドガード付、精密ボールベアリング、スレッドガード付



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	32 mm
キャスターの幅	52 mm
プレートサイズ	77 x 67 mm
プレート穴位置	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
プレート穴径	8,5 mm
取付台座直径	52 mm
取付高	141 mm
耐熱温度	- 10 / + 40 摂氏
規格	EN 12530
重さ	0.504 kg
タイヤの硬さ	shore A 87
耐荷重	100 kg
静荷重	200 kg

Dimensions

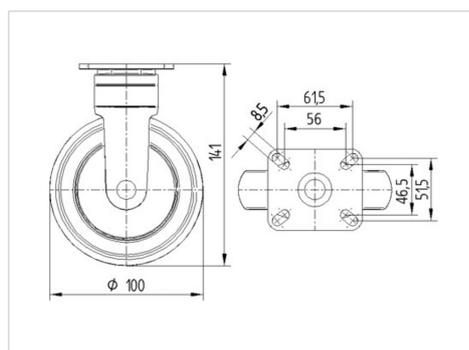

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	●	○
摩擦	●	●	●	○	○
さび止め	●	●	●	●	○



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

5328PJP100P50

EAN 4031582030549

Structure & Mounting

