

STYLEA

5920UOI065B10-11x20 DOM27

EAN 4031582335682

Lenkrolle, Gehäuse aus Polyamid, Bundstift mit Klemmring. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

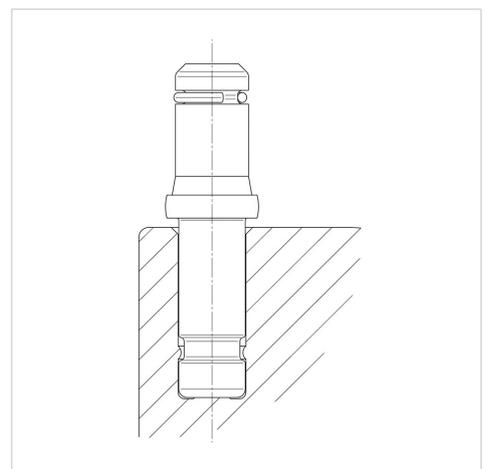


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	65 mm
Radbreite	8 mm
Rollenbreite	43 mm
Bundstift	11 x 20 mm
Dom-Ø	27 mm
Ausladung	25 mm
Störkreis-Ø	106 mm
Bauhöhe	68 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12528
Eigengewicht	0.124 kg
Störkreisradius	53 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 65
Tragfähigkeit	50 kg
Tragfähigkeit (statisch)	100 kg

Aufbau & Befestigung



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ○