

AGILA**7470PJO050P40**

EAN 4031582350968

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



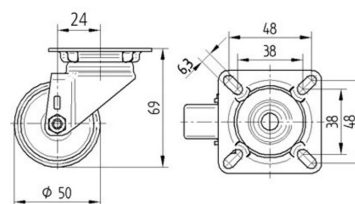
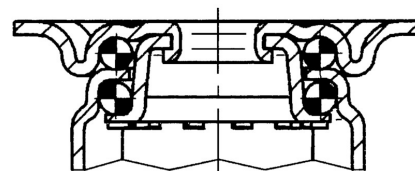
Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Rollenbreite	43 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochabstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6,3 mm
Dom-Ø	41 mm
Ausladung	24 mm
Störkreis-Ø	98 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.182 kg
Störkreisradius	49 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

Abmessungen**Aufbau & Befestigung**

AGILA

7470PJO050P40

EAN 4031582350968



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

