

# AGILA

## 7470PJO075P30-11

EAN 4031582350982

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


### Technische Daten

Rad-Ø	75 mm
Radbreite	25 mm
Rollenbreite	43 mm
Rückenloch	11 mm
Dom-Ø	43 mm
Ausladung	24 mm
Störkreis-Ø	123 mm
Bauhöhe	100 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.226 kg
Störkreisradius	61.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	75 kg
Tragfähigkeit (statisch)	150 kg

### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

### Abmessungen

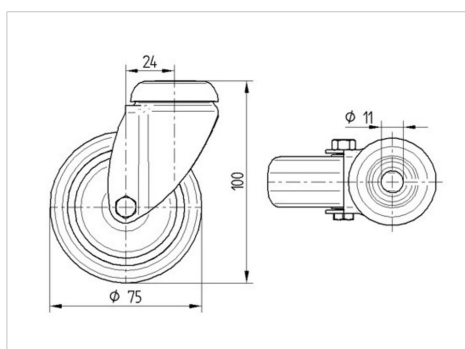

### Aufbau & Befestigung

