

# AGILA

## 7470PJO100P50

EAN 4031582350128

Lenkrolle, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

# TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


### Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	32 mm
Rollenbreite	60 mm
Plattenabmessung	77 x 67 mm
Plattenlochabstand	61,5/56 x 51,5/46,5 mm
Plattenloch	8,5 mm
Dom-Ø	60 mm
Ausladung	38 mm
Störkreis-Ø	176 mm
Bauhöhe	135 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.543 kg
Störkreisradius	88 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	80 kg
Tragfähigkeit (statisch)	160 kg


### Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

### Abmessungen

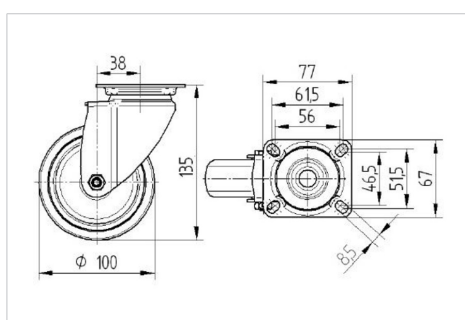

### Aufbau & Befestigung

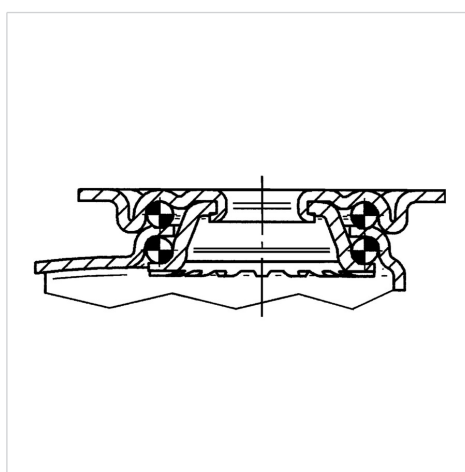

# AGILA

7470PJO100P50

EAN 4031582350128



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

