

AGILA

7470PJO150P30-13

EAN 4031582349764

Roulette pivotante, Chape en acier inoxydable, pivot sur double rangée de billes, Axe de roue boulonné, Trou central. Corps de roue polypropylène, Bandage: caoutchouc thermoplastique non tachant, moyeu lisse



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



L'image peut différer du produit original


Données techniques

Diamètre de roue	150 mm
Largeur de roue	32 mm
Trou central	13 mm
Déport	45 mm
Diamètre d'encombrement	240 mm
Hauteur	183 mm
Résistance à la température	- 20 / + 60 °C
Norme	EN 12530
Poids	0.726 kg
Rayon d'encombrement	120 mm
Dureté du bandage	Shore A 87
Capacité de charge dynamique	100 kg
Capacité de charge statique	200 kg

Propriétés

Résistance au roulement	● ● ● ○ ○
Bruit du mouvement	● ● ● ○ ○
Usure	● ● ● ○ ○
Résistance à l'oxydation	● ● ● ● ●

Dimensions

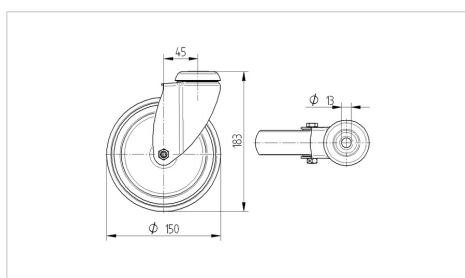

Construction et montage

