

AGILA**7470PJO150P30-13**

EAN 4031582349764

Ruota girevole, Supporto in acciaio inox, girevole su doppio giro sfere, asse ruota con vite e dado, Foro vite. Centro della ruota in polipropilene. Fascia: TENTEprene (gomma termoplastica), antitraccia, mozzo a foro passante

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



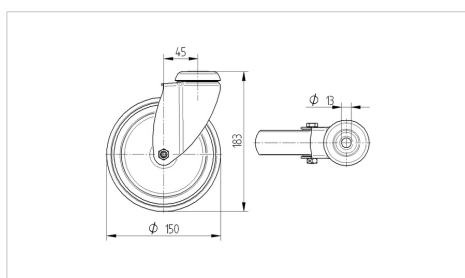
L'immagine potrebbe essere diversa dal prodotto originale

Informazioni Tecniche

Diametro ruota	150 mm
Larghezza della ruota	32 mm
Diametro foro asse	13 mm
Disassamento	45 mm
Ingombro piroettamento	240 mm
Altezza utile	183 mm
Temperatura	- 20 / + 60 °C
Norma	EN 12530
Peso	0.726 kg
Raggio ingombro piroettamento	120 mm
Durezza della fascia	Shore A 87
Portata	100 kg
Portata statica	200 kg

Caratteristiche

Resistenza al rotolamento	● ● ● ○ ○
Silenziosità	● ● ● ○ ○
Abrasione	● ● ● ○ ○
Protezione dalla corrosione	● ● ● ● ●

Dimensioni**Struttura e montaggio**