

AGILA**7475PJO050P40**

EAN 4031582350975

Lenkrolle mit Radfeststeller, Gehäuse aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Kipphebel aus Polyamid, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polypropylen, Lauffläche aus TENTEprene (Thermoplastischer Gummi), spurlos, Gleitlager

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



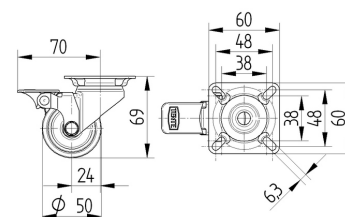
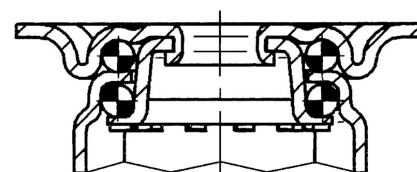
Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	50 mm
Radbreite	19 mm
Rollenbreite	43 mm
Plattenabmessung	60 x 60 mm
Plattenlochabstand	48/38 x 48/38 mm
Plattenloch	6,3 mm
Dom-Ø	41 mm
Ausladung	24 mm
Störkreis-Ø	140 mm
Bauhöhe	69 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12530
Eigengewicht	0.2 kg
Störkreisradius	70 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 87
Tragfähigkeit	40 kg
Tragfähigkeit (statisch)	80 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

Abmessungen**Aufbau & Befestigung**

AGILA

7475PJO050P40

EAN 4031582350975



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

