

ALPHA

8470UFX125P30-13

EAN 4031582312621

Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	75 mm
Rückenloch	13 mm
Dom-Ø	75 mm
Ausladung	40 mm
Störkreis-Ø	205 mm
Bauhöhe	155 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.977 kg
Störkreisradius	102.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 63
Tragfähigkeit	200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	400 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

Abmessungen

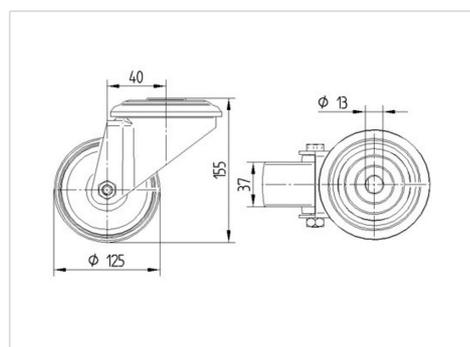

Aufbau & Befestigung

