

ALPHA

8470UFX200P63

EAN 4031582312652

Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Polyamid, Lauffläche aus einem spurlosen Elastikreifen, mit kleinem Fadenschutz, Präzisionskugellager, abgedichtet



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	46 mm
Rollenbreite	96 mm
Plattenabmessung	137 x 105 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Ausladung	55 mm
Störkreis-Ø	310 mm
Bauhöhe	240 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.659 kg
Störkreisradius	155 mm
Härte der Lauffläche	Shore A 63
Tragfähigkeit	400 kg
Tragfähigkeit (statisch)	800 kg


Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

Abmessungen

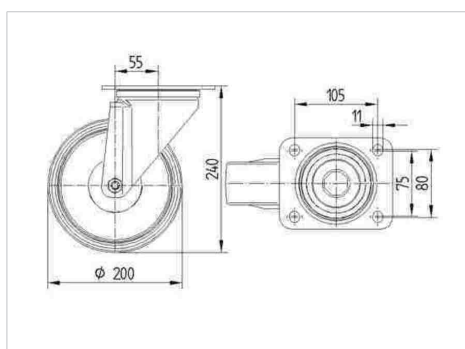

Aufbau & Befestigung

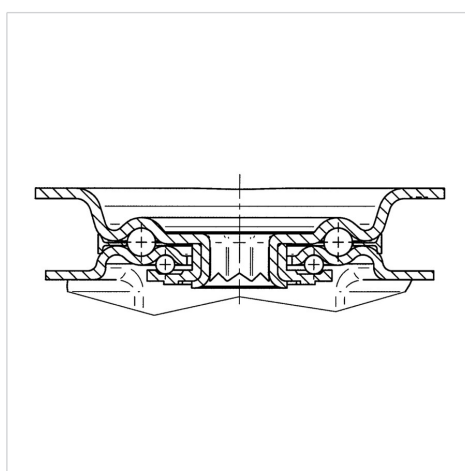

ALPHA

8470UFX200P63

EAN 4031582312652



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

