

# ALPHA

8470U00080P30-13

EAN 4031582312669

Lenkrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


## Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	34 mm
Rollenbreite	75 mm
Rückenloch	13 mm
Dom-Ø	75 mm
Ausladung	44.5 mm
Störkreis-Ø	169 mm
Bauhöhe	108 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.549 kg
Störkreisradius	84.5 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	300 kg

## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

## Abmessungen

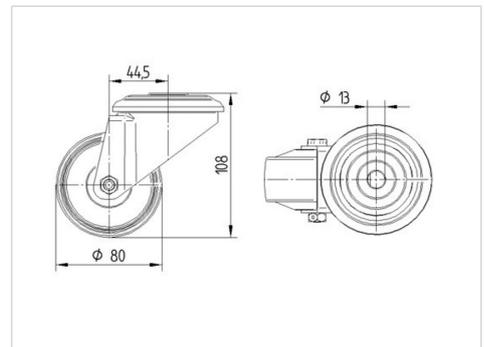

## Aufbau & Befestigung

