

ALPHA

8477UFC100P30-13

EAN 4031582422528

Zwenkwiel met dubbele rem, vork van roestvrij staal, met dubbele kogeldraaikrans in de zwenkkop, wielas geschroefd, boutgat. Wielkern van polyamide met niet-strepende, elastische rubberband, met kleine afdekkappen, wielnaaf op RVS precisiekogellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Foto kan afwijken van het originele product


Technische gegevens

Wieldiameter	100 mm
Wielbreedte	34 mm
Centraal gat	13 mm
Uitlading	41 mm
Uitzwenking - Ø	242 mm
Bouwhoogte	128 mm
Temperatuur	- 20 / + 80 °C
Standaard	EN 12532
Eigen gewicht	0.925 kg
Hardheid van de band	Shore A 64
Dyn. draagvermogen	150 kg
Statisch draagvermogen	300 kg

Kenmerken

Rolweerstand	● ● ● ○ ○
Verplaatsingsgeluid	● ● ● ● ●
Strepen	● ● ● ○ ○
Roest bescherming	● ● ● ● ●

Afmetingen

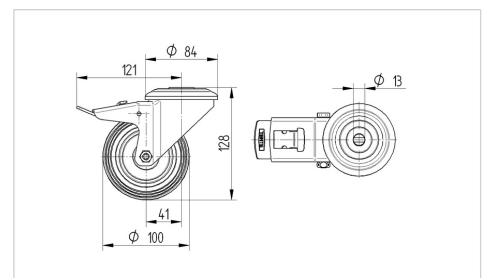

Structuur en montage

