

ALPHA

8477UFX125P30-13

EAN 4031582313024

トータルロック回転キャスター，フレーム：ステンレス、
 回転ヘッド：ダブルボールレース ナット付ホイール軸
 ，ボルト穴，ホイールセンター：ポリアミド
 タイヤ：ゴムタイヤ、ノーマーキング加工、小型スレッドカバー
 付、精密ボールベアリングシール付

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

| | |
|---------|----------------|
| ホイール径 | 125 mm |
| ホイール幅 | 40 mm |
| キャスターの幅 | 75 mm |
| ピンの穴径 | 13 mm |
| 取付台座直径 | 75 mm |
| オフセット | 40 mm |
| 回転径 | 246 mm |
| 取付高 | 155 mm |
| 耐熱温度 | - 20 / + 80 摂氏 |
| 規格 | EN 12532 |
| 重さ | 1.13 kg |
| 回転半径 | 123 mm |
| タイヤの硬さ | shore A 63 |
| 耐荷重 | 200 kg |
| 静荷重 | 400 kg |

Advantages at a glance

| | |
|-------|-----------|
| 回転抵抗 | ● ● ● ○ ○ |
| 動作ノイズ | ● ● ● ● ● |
| 摩擦 | ● ● ● ○ ○ |
| さび止め | ● ● ● ● ● |

Dimensions

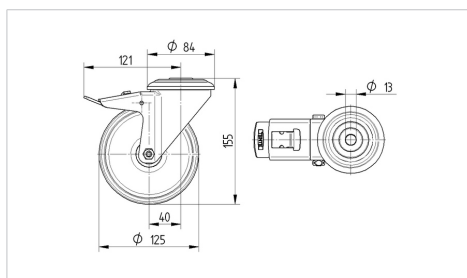

Structure & Mounting

