

ALPHA

8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

Lenkrolle mit nachlaufendem Totalfeststeller, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Schwenklager mit zweifachem Kugelkranz, Radachse verschraubt, Anschraubloch. Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

Rad-Ø	80 mm
Radbreite	34 mm
Rollenbreite	75 mm
Rückenloch	13 mm
Dom-Ø	75 mm
Ausladung	44.5 mm
Störkreis-Ø	246 mm
Bauhöhe	108 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	0.698 kg
Störkreisradius	123 mm
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	150 kg
Tragfähigkeit (statisch)	300 kg

Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

Abmessungen

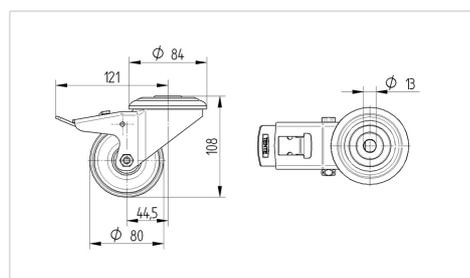

Aufbau & Befestigung

