

ALPHA

8477U00080P30-13

EAN 4031582313062

トータルロック回転キャスター，フレーム：ステンレス、
 回転ヘッド：ダブルボールレース ナット付ホイール軸
 ，ボルト穴，ホイールセンター：ポリアミド、ブレンベアリン
 グ

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	80 mm
ホイール幅	34 mm
キャスターの幅	75 mm
ピンの穴径	13 mm
取付台座直径	75 mm
オフセット	44.5 mm
回転径	246 mm
取付高	108 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.698 kg
回転半径	123 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	150 kg
静荷重	300 kg

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ● ●

Dimensions

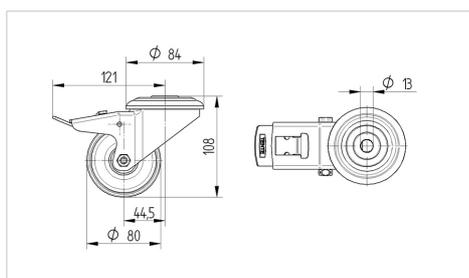

Structure & Mounting

