

## ALPHA

8477U00100P30-13

EAN 4031582313086

トータルロック回転キャスター，フレーム：ステンレス、  
 回転ヘッド：ダブルボールレース ナット付ホイール軸  
 ，ボルト穴，ホイールセンター：ポリアミド、ブレンベアリン  
 グ

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


## 技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	36 mm
キャスターの幅	75 mm
ピンの穴径	13 mm
取付台座直径	75 mm
オフセット	41 mm
回転径	242 mm
取付高	128 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12532
重さ	0.773 kg
回転半径	121 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	200 kg
静荷重	400 kg

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ● ●

## Dimensions

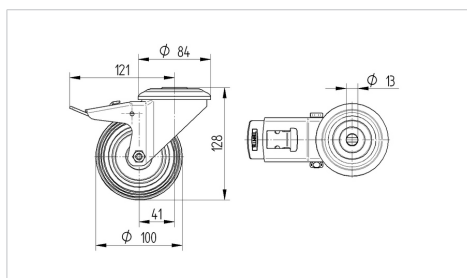

## Structure &amp; Mounting

