

# ALPHA

8478U00160P63

EAN 4031582313413

Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Polyamid, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

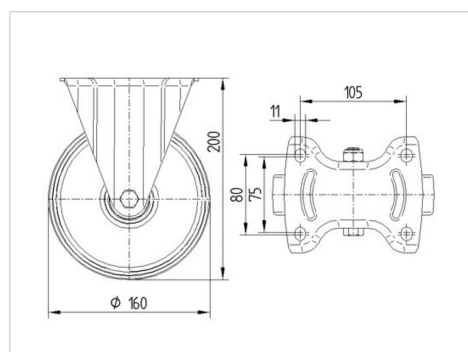


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	40 mm
Rollenbreite	115 mm
Plattenabmessung	137 x 115 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	200 mm
Temperaturbereich	- 40 / + 80 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	1.426 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	500 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1000 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

# ALPHA

8478U00160P63

EAN 4031582313413



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

