

ZETA

8677T00125P63

EAN 4031582313710

トータルロック回転キャスター，フレーム：ステンレス、
 回転ヘッド：ダブルボールレース ナット付ホイール軸
 ボールカバー：強化保護、熱処理、リベットピン、ナット付ホイール軸
 ，プレートによる取付け。ホイールセンター：ポリアミド
 重量物用、ブレンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	96 mm
プレートサイズ	137 x 105,0 mm
プレート穴位置	105 x 80/74 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
オフセット	60 mm
回転径	322 mm
取付高	164 mm
耐熱温度	- 30 / + 80 摂氏
規格	EN 12533
重さ	2.843 kg
回転半径	161 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	700 kg
静荷重	1400 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ●
動作ノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ● ●

Dimensions

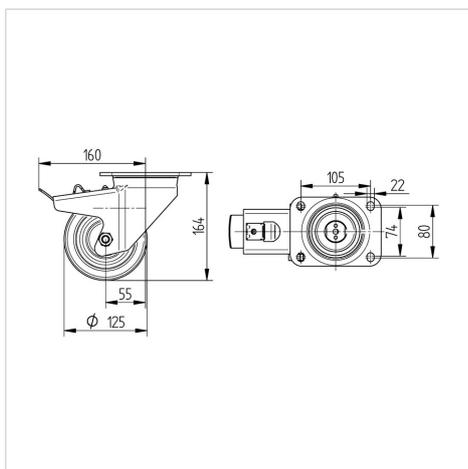

Structure & Mounting

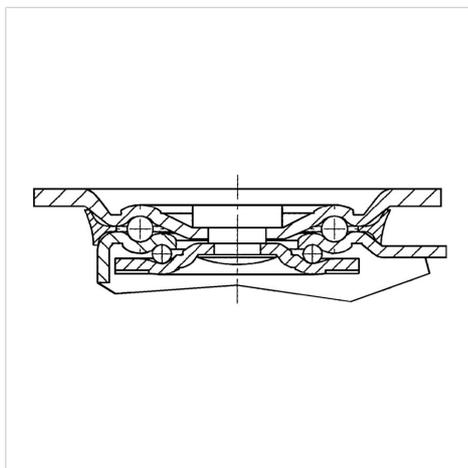

ZETA

8677T00125P63

EAN 4031582313710



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

