

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857

Bockrolle, Gabel aus Edelstahl, rostfrei, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.

Radkörper aus Polyamid, schwere Ausführung, Gleitlager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

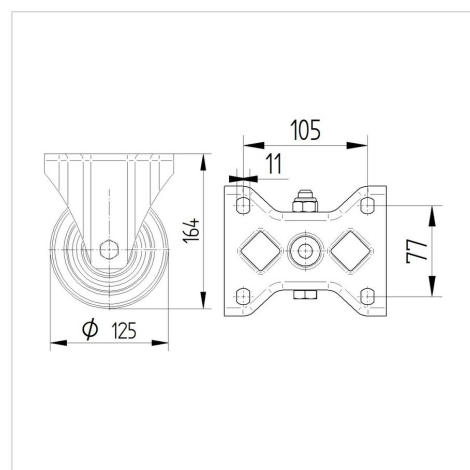


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	117 mm
Plattenabmessung	137 x 117,0 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/74 mm
Plattenloch	11 mm
Bauhöhe	164 mm
Temperaturbereich	- 30 / + 80 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	1.495 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 75
Tragfähigkeit	700 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1400 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ●
Fahrgeräusch	● ○ ○ ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ●
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ● ●

ZETA

8678TOO125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

