

ZETA

8678T00125P63

EAN 4031582313857

固定キャスター，フォーク：ステンレス、ナット付ホイール軸，
プレートによる取付け。

ホイールセンター：ポリアミド
重量物用、ブレンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	117 mm
プレートサイズ	137 x 117,0 mm
プレート穴位置	105 x 80/74 mm
プレート穴径	11 mm
取付高	164 mm
耐熱温度	- 30 / + 80 摂氏
規格	EN 12533
重さ	1.495 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	700 kg
静荷重	1400 kg

Dimensions

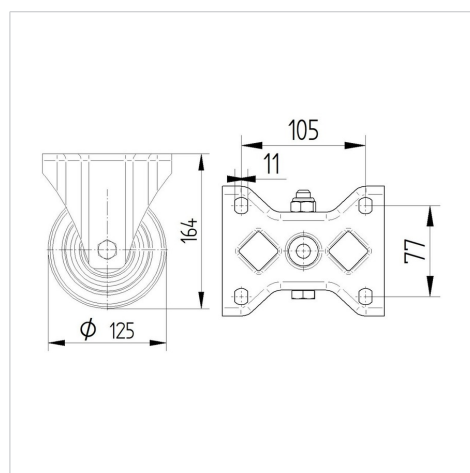

Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ● ●
動作ノイズ	○ ○ ○ ○ ○
摩擦	● ● ● ● ●
さび止め	● ● ● ● ●

ZETA

8678T00125P63

EAN 4031582313857



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

