

OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052

旋回キャスター、ハウジングとプレート：溶接、亜鉛メッキ、青色パッシベーション、ダブルパーパスベアリングとテーパーボールベアリング付きのシールされた旋回ヘッド、ねじ付きキングピンとロック付ナットで、正確に締め付けられます。グリスニップルと一体化したダストリング。ナット付きホイール、プレートによる取付け。ホイールセンター：プレススチール、ラッカー塗装、重量物用、タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	300 mm
ホイール幅	100 mm
プレートサイズ	250 x 200 mm
プレート穴位置	210 x 160 mm
プレート穴径	17 mm
オフセット	90 mm
旋回径	480 mm
取付高	370 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	42.031 kg
旋回半径	240 mm
タイヤの硬さ	shore A 92
耐荷重	2600 kg
静荷重	5200 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

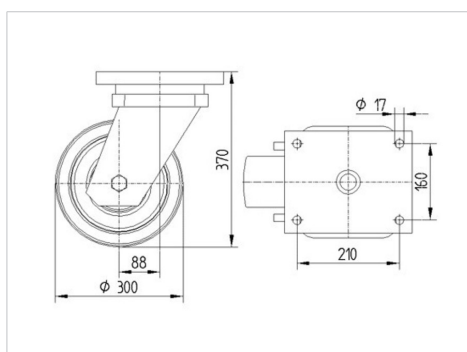

Structure & Mounting

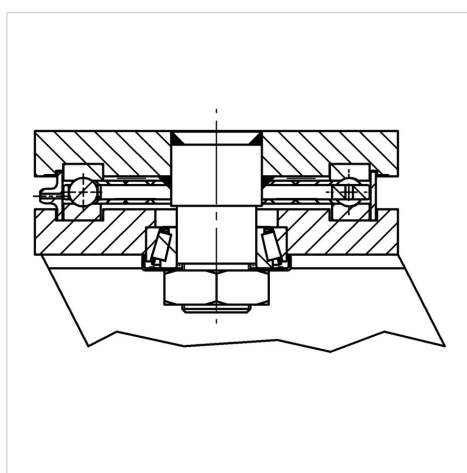

OMIKRON

9250STP300P66

EAN 4031582314052



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

