

# OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, verzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Stahlblech, lackiert, schwere Ausführung, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

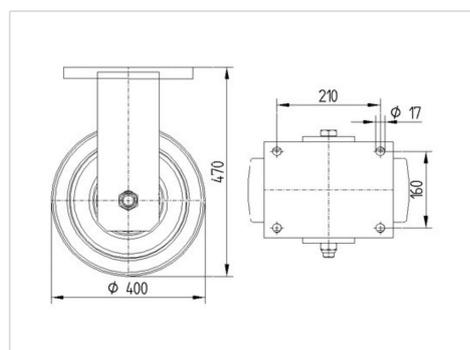


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	400 mm
Radbreite	100 mm
Plattenabmessung	250 x 200 mm
Plattenlochabstand	210 x 160 mm
Plattenloch	17 mm
Bauhöhe	470 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	46.95 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 92
Tragfähigkeit	3200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	6400 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

