

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144

固定キャスター、フォークとプレートは溶接留め、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸、プレートによる取付け。
 ホイールセンター：プレススチール、ラッカー塗装、重量物用、
 タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	400 mm
ホイール幅	100 mm
プレートサイズ	250 x 200 mm
プレート穴位置	210 x 160 mm
プレート穴径	17 mm
取付高	470 mm
耐熱温度	- 20 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	46.95 kg
タイヤの硬さ	shore A 92
耐荷重	3200 kg
静荷重	6400 kg

Dimensions

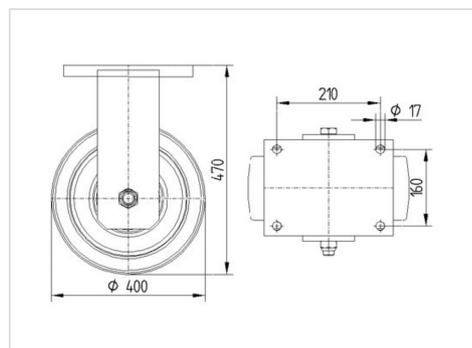

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	○	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

OMIKRON

9258STP400P66

EAN 4031582314144



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

