

KAPPA

9652FTP150P63 WT50

EAN 4031582314694

Lenkrolle mit vorlaufendem Totalfeststeller, Gehäuse und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Schwenklager mit geschütztem Axialrillenkugellager und Kegelrollenlager, Rückenbolzen verschraubt und gesichert, Schmiernippel, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Abbildung kann vom Original abweichen


Technische Daten

| | |
|--------------------------|----------------|
| Rad- \varnothing | 150 mm |
| Radbreite | 50 mm |
| Rollenbreite | 116 mm |
| Plattenabmessung | 135 x 110 mm |
| Plattenlochabstand | 105 x 80/75 mm |
| Plattenloch | 11 mm |
| Dom- \varnothing | 111 mm |
| Ausladung | 58 mm |
| Störkreis- \varnothing | 275 mm |
| Bauhöhe | 200 mm |
| Temperaturbereich | - 10 / + 60 °C |
| Norm | EN 12533 |
| Eigengewicht | 6.936 kg |
| Störkreisradius | 137.5 mm |
| Härte der Lauffläche | Shore D 42 |
| Tragfähigkeit | 800 kg |
| Tragfähigkeit (statisch) | 1600 kg |


Vorteile im Überblick

| | |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

Abmessungen

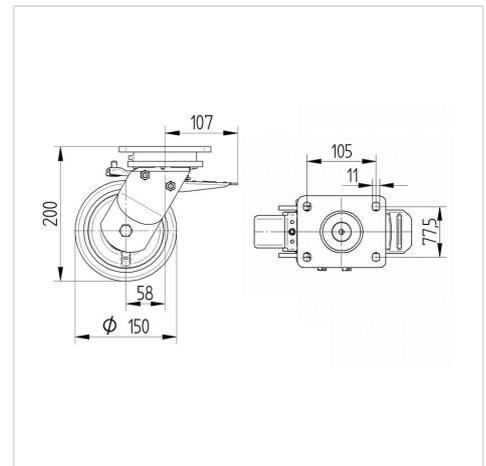

Aufbau & Befestigung

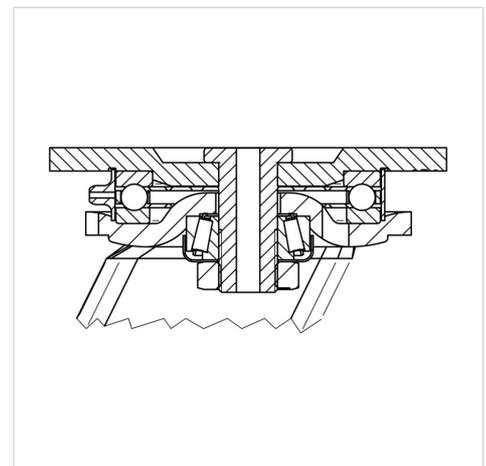

KAPPA

9652FTP150P63 WT50

EAN 4031582314694



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

