

KAPPA

9681TOP125P63

EAN 4031582315691

方向ロック付旋回キャスター、ハウジングとプレート：溶接、亜鉛メッキ、青色パッシベーション、単一シール付きダブルボールベアリング旋回ヘッド、ねじ付きのキングピンロックナット付き、ナット付きホイール

、プレートによる取付け、ホイールセンター：ポリアミド重量物用、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



Picture may differ from original product


技術データ

ホイール径	125 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	110 mm
プレートサイズ	135 x 110 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	111 mm
オフセット	48 mm
旋回径	225 mm
取付高	170 mm
耐熱温度	- 30 / + 80 摂氏
規格	EN 12533
重さ	3.935 kg
旋回半径	112.5 mm
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	700 kg
静荷重	1400 kg


Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	●	●
動作ノイズ	●	○	○	○	○
摩擦	●	●	●	●	●
さび止め	●	●	●	○	○

Dimensions

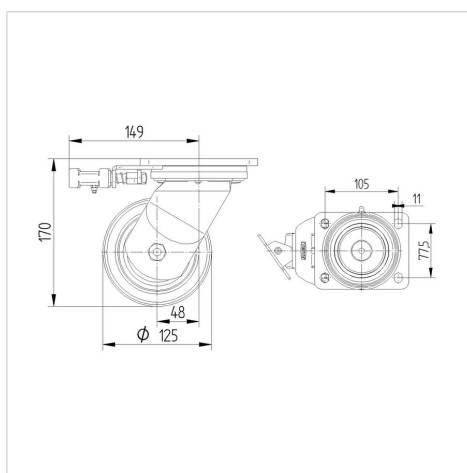

Structure & Mounting

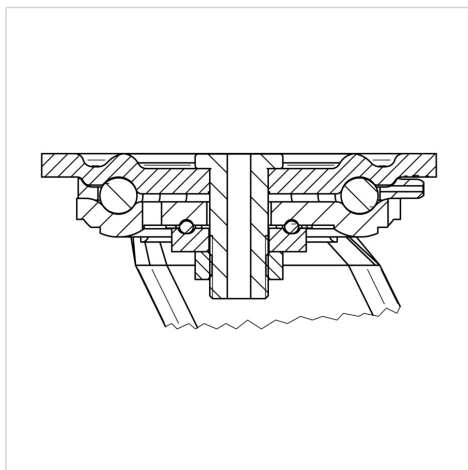

KAPPA

9681TOP125P63

EAN 4031582315691



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

