

KAPPA

9688FTP100P63

EAN 4031582316094

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

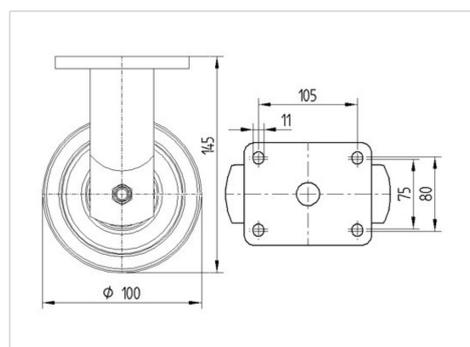


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	145 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	3.388 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	450 kg
Tragfähigkeit (statisch)	900 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP100P63

EAN 4031582316094



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

