

# KAPPA

9688FTP125P63

EAN 4031582316100

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

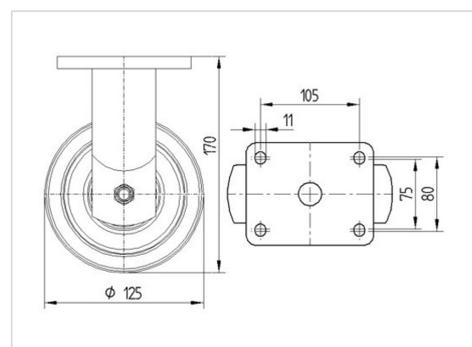


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	125 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	170 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	4.831 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	550 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1100 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688FTP125P63

EAN 4031582316100



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

