

# KAPPA

## 9688FTP150P63 WT50

EAN 4031582316117

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

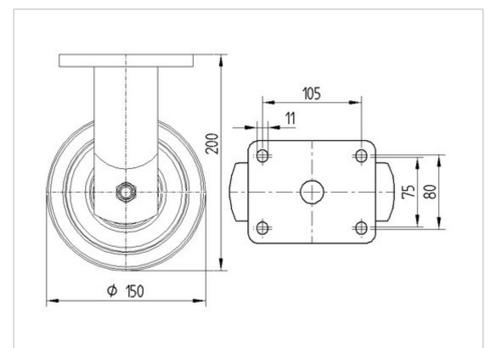


Abbildung kann vom Original abweichen

### Technische Daten

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Rad-Ø                    | 150 mm         |
| Radbreite                | 50 mm          |
| Rollenbreite             | 98 mm          |
| Plattenabmessung         | 135 x 110 mm   |
| Plattenlochabstand       | 105 x 80/75 mm |
| Plattenloch              | 11 mm          |
| Dom-Ø                    | 96 mm          |
| Bauhöhe                  | 200 mm         |
| Temperaturbereich        | - 10 / + 60 °C |
| Norm                     | EN 12533       |
| Eigengewicht             | 5.809 kg       |
| Härte der Lauffläche     | Shore D 42     |
| Tragfähigkeit            | 800 kg         |
| Tragfähigkeit (statisch) | 1600 kg        |

### Abmessungen



### Vorteile im Überblick

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Laufverhalten           | ● ● ● ● ○ |
| Fahrgeräusch            | ● ● ● ○ ○ |
| Verschleißbeständigkeit | ● ● ● ● ○ |
| Korrosionsbeständigkeit | ● ● ● ○ ○ |

# KAPPA

9688FTP150P63 WT50

EAN 4031582316117



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

