

# KAPPA

9688FTP160P63

EAN 4031582316155

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.  
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

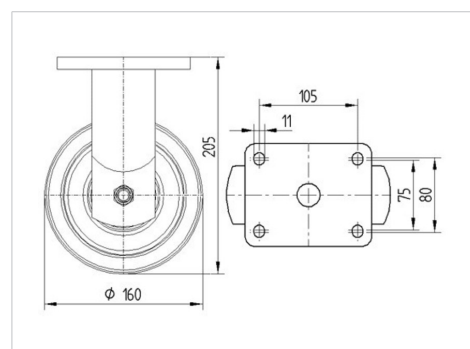


Abbildung kann vom Original abweichen

## Technische Daten

Rad-Ø	160 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	205 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	4.463 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	750 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1500 kg

## Abmessungen



## Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688FTP160P63

EAN 4031582316155



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Aufbau & Befestigung

