

KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

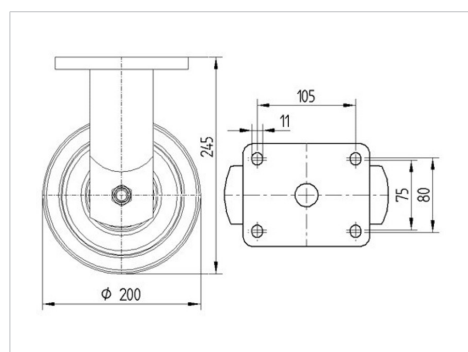


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	245 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	6.09 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	1000 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2000 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

