

KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193

固定キャスター，フォークとプレートは溶接留め、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸，プレートによる取付け。

ホイールセンター：鋳鉄

タイヤ：ポリウレタン、鋳物、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	98 mm
プレートサイズ	135 x 110 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
取付高	245 mm
耐熱温度	- 10 / + 60 摂氏
規格	EN 12533
重さ	6.09 kg
タイヤの硬さ	shore D 42
耐荷重	1000 kg
静荷重	2000 kg

Dimensions

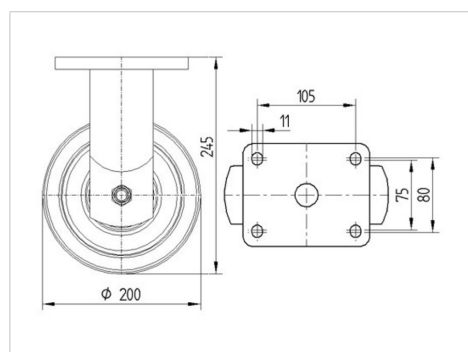

Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	●	○
動作ノイズ	●	●	●	○	○
摩擦	●	●	●	●	○
さび止め	●	●	●	○	○

KAPPA

9688FTP200P63 WT50

EAN 4031582316193



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Structure & Mounting

