

KAPPA

9688FTP250P63

EAN 4031582316261

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Gusseisen, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

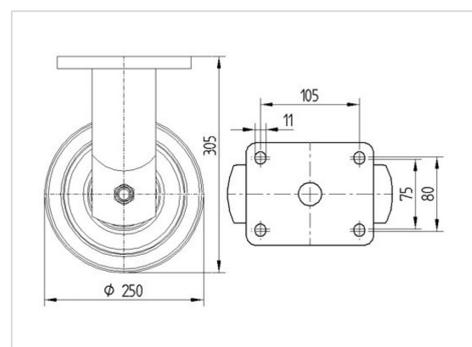


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	250 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	305 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12533
Eigengewicht	9.395 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	1200 kg
Tragfähigkeit (statisch)	2400 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ● ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688FTP250P63

EAN 4031582316261



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

