

KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung.
Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus einem schwarzen Elastikreifen, aufvulkanisiert, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

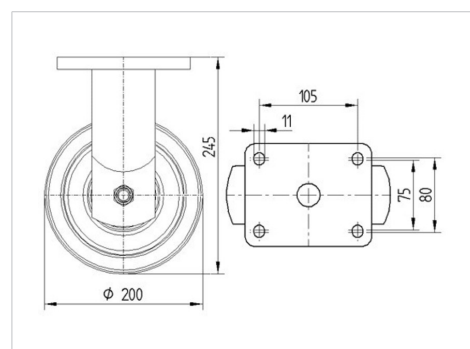


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	200 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	245 mm
Temperaturbereich	- 20 / + 85 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	4.349 kg
Härte der Lauffläche	Shore A 68
Tragfähigkeit	450 kg
Tragfähigkeit (statisch)	900 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ● ●
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ○ ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

