

## KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421

固定キャスター，フォークとプレートは溶接留め、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸，プレートによる取付け。  
 ホイールセンター：アルミニウム  
 タイヤ：黒色、ゴムタイヤ、バルカナイズ、精密ボールベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	200 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	98 mm
プレートサイズ	135 x 110 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
取付高	245 mm
耐熱温度	- 20 / + 85 摂氏
規格	EN 12532
重さ	4.349 kg
タイヤの硬さ	shore A 68
耐荷重	450 kg
静荷重	900 kg

## Dimensions

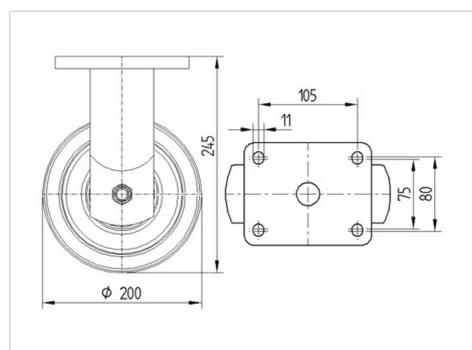

## Advantages at a glance

回転抵抗	● ● ● ○ ○
動作ノイズ	● ● ● ● ●
摩擦	● ● ● ○ ○
さび止め	● ● ● ○ ○

# KAPPA

9688IEP200P63

EAN 4031582316421



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

