

KAPPA

9688ITP100P63 Flat

EAN 4031582316445

Bockrolle, Gabel und Platte in Stahlschweißkonstruktion, glanzverzinkt, blaupassiviert, Radachse verschraubt, Plattenbefestigung. Radkörper aus Aluminium, Lauffläche aus gegossenem Polyurethan, Präzisionskugellager



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

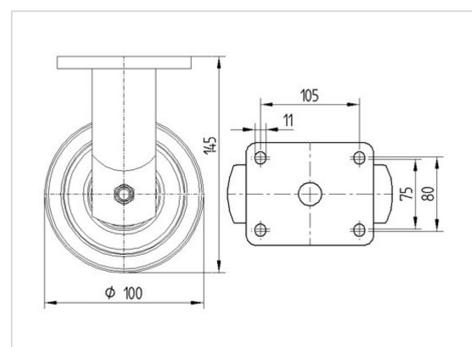


Abbildung kann vom Original abweichen

Technische Daten

Rad-Ø	100 mm
Radbreite	50 mm
Rollenbreite	98 mm
Plattenabmessung	135 x 110 mm
Plattenlochabstand	105 x 80/75 mm
Plattenloch	11 mm
Dom-Ø	96 mm
Bauhöhe	145 mm
Temperaturbereich	- 10 / + 60 °C
Norm	EN 12532
Eigengewicht	2.36 kg
Härte der Lauffläche	Shore D 42
Tragfähigkeit	540 kg
Tragfähigkeit (statisch)	1080 kg

Abmessungen



Vorteile im Überblick

Laufverhalten	● ● ● ○ ○
Fahrgeräusch	● ● ● ○ ○
Verschleißbeständigkeit	● ● ● ● ○
Korrosionsbeständigkeit	● ● ● ○ ○

KAPPA

9688ITP100P63 Flat

EAN 4031582316445



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

Aufbau & Befestigung

