

## KAPPA

9688T00100P63

EAN 4031582316544

固定キャスター、フォークとプレートは溶接留め、亜鉛メッキ、ナット付ホイール軸、プレートによる取付け。

ホイールセンター：ポリアミド  
重量物用、ブレンベアリング

TENTE

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.




Picture may differ from original product

## 技術データ

ホイール径	100 mm
ホイール幅	50 mm
キャスターの幅	98 mm
プレートサイズ	135 x 110 mm
プレート穴位置	105 x 80/75 mm
プレート穴径	11 mm
取付台座直径	96 mm
取付高	145 mm
耐熱温度	- 40 / + 80 摂氏
規格	EN 12533
重さ	2.627 kg
タイヤの硬さ	shore D 75
耐荷重	600 kg
静荷重	1200 kg

## Dimensions

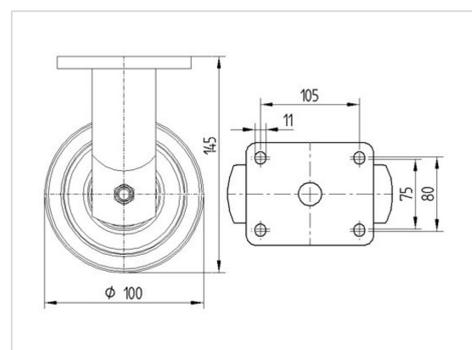

## Advantages at a glance

回転抵抗	●	●	●	●	○
動作ノイズ	●	○	○	○	○
摩擦	●	●	●	●	●
さび止め	●	●	●	○	○

# KAPPA

9688T00100P63

EAN 4031582316544



BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.

## Structure & Mounting

